


Технический паспорт

Т-образная секция Magic 60 A2

Артикульный номер: 6041365



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

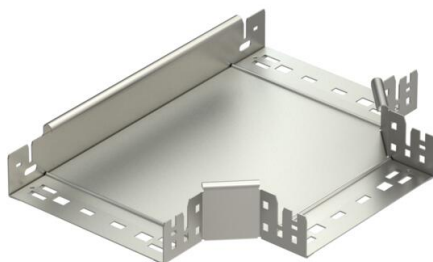

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6041365
Тип	RTM 620 A2
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x200
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	150,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 A2

Артикульный номер: 6041365



Размеры

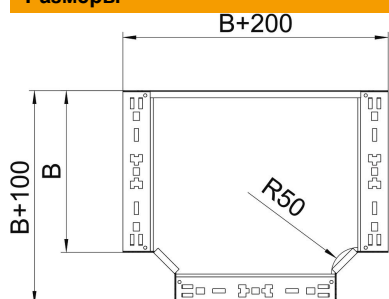

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм