


# Технический паспорт

Т-образная секция Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041352



Т-образное/крестовое соединение с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

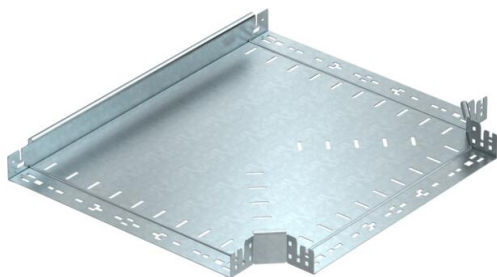

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6041352
Тип	RTM 650 FT
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	495,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

T-образная секция Magic 60 FT

Артикульный номер: 6041352



## Размеры

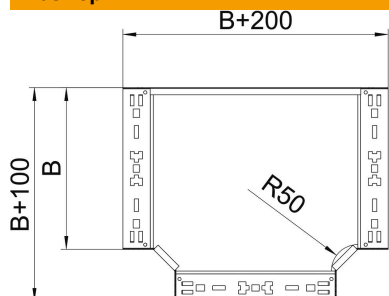

Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм