


Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6038310



T-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

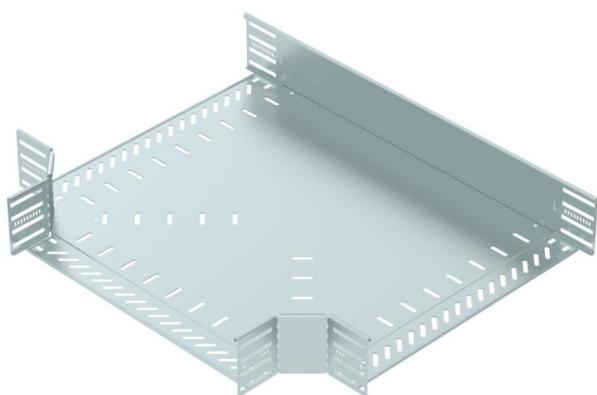

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6038310
Тип	RT 150 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	454,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6038310



Размеры

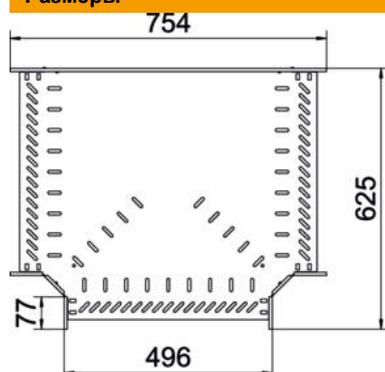

Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	500 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	36 Сталь
Толщина борта	1,25 мм