


# Технический паспорт

## T-образная секция FT

Артикульный номер: 7119550

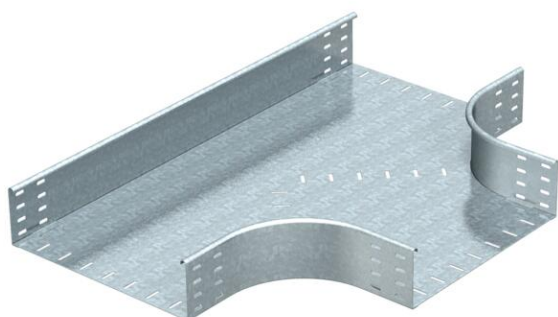

T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

Материал крепления заказывается отдельно.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7119550
Тип	RT 155 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x550
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1100 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

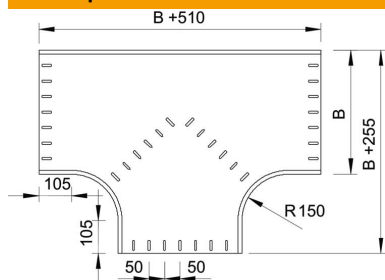

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Размер B	550 мм
Размер R	150 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция FT

Артикульный номер: 7119550



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм