


Технический паспорт

Т-образная секция 35 FS

Артикульный номер: 6038004



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

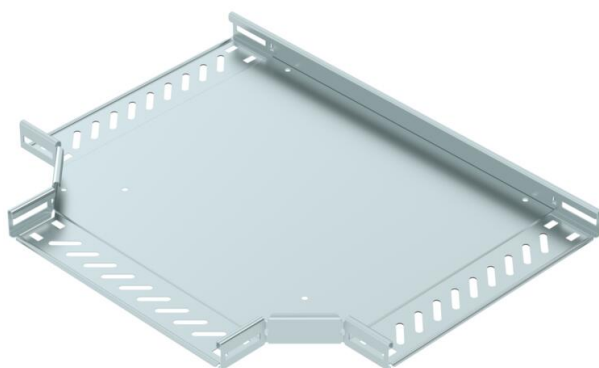

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6038004
Тип	RT 330 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	186,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,8259 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 35 FS

Артикульный номер: 6038004



Размеры

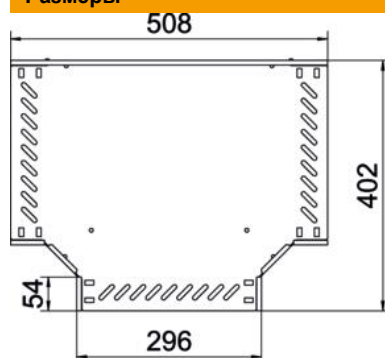

Ширина	300 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	15 Сталь
Толщина борта	1,25 мм