


Технический паспорт

Т-образная секция 60 A2

Артикульный номер: 6038160



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

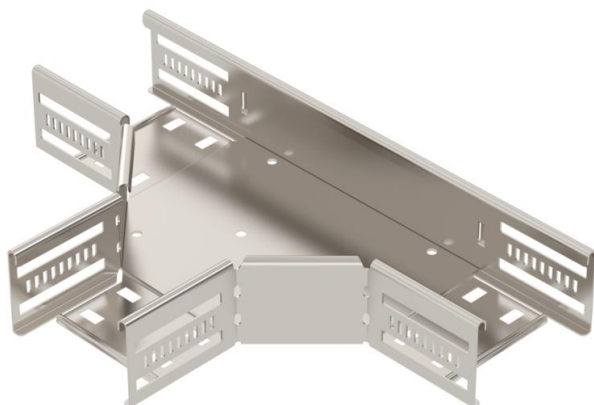

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6038160
Тип	RT 610 A2
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	76,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,4343 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 60 A2

Артикульный номер: 6038160



Размеры

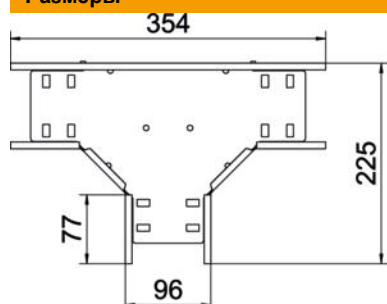

Ширина	100 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	15 Сталь
Толщина борта	1,25 мм