


Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043402

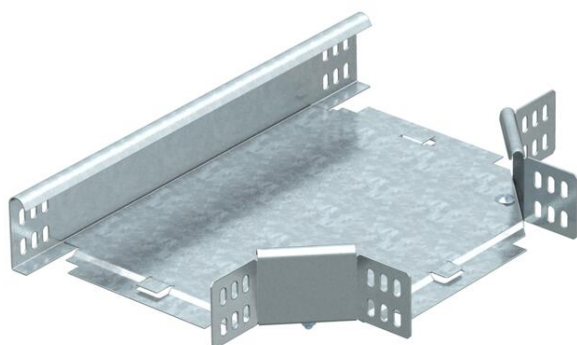

T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043402
Тип	RT 615 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	101 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

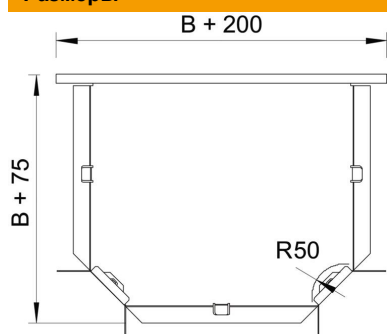

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Размер B	150 мм
Размер R	50 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043402



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм