


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043304



Т-образная секция, горизонтальная, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

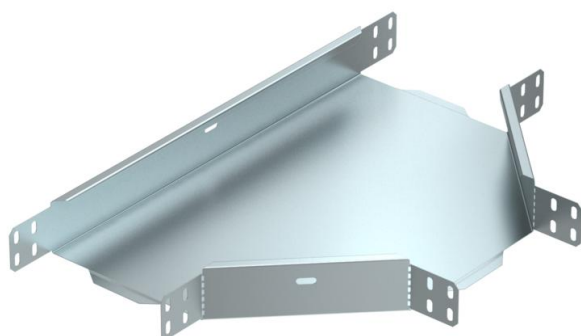

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043304
Тип	RT 620 FS RU
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	горизонтально
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	66 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043304



Размеры

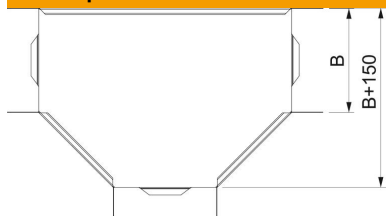

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер В	200 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен