


# Технический паспорт

## Т-образная секция 60 A2

Артикульный номер: 6038164



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

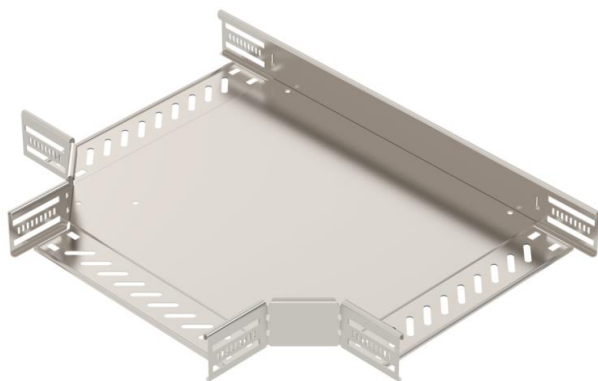

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6038164                              |
| Тип                                                        | RT 630 A2                            |
| Обозначение 1                                              | Т-образная секция                    |
| Обозначение 2                                              | для горизонт. кабельного лотка       |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | 60x300                               |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали              |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)       |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный        |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                    |
| Единица расхода                                            | Шт.                                  |
| Масса                                                      | 208,8 кг                             |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                           |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 18,0625 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

## Т-образная секция 60 A2

Артикульный номер: 6038164



### Размеры

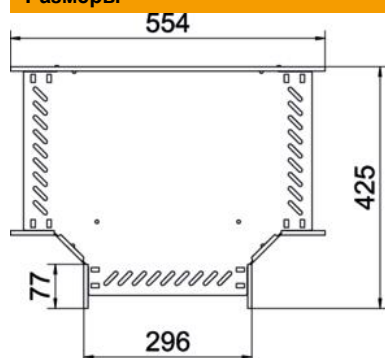

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 300 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер В      | 300 мм |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | да                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах   |
| Рекомендованное количество винтов     | 21 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |