


# Технический паспорт

## T-образная секция 60 FT

Артикульный номер: 7117306

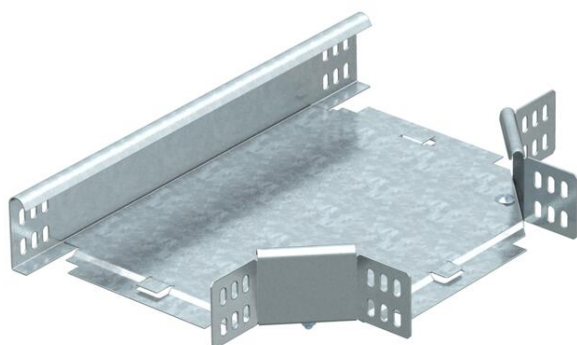

T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7117306
Тип	RT 630 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	215,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

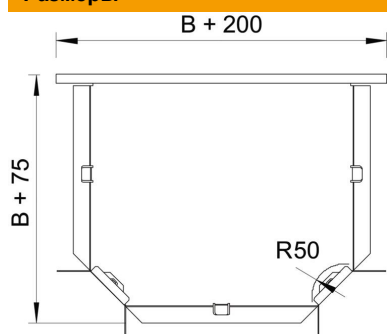

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

T-образная секция 60 FT

Артикульный номер: 7117306



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм