


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043308



Т-образная секция, горизонтальная, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

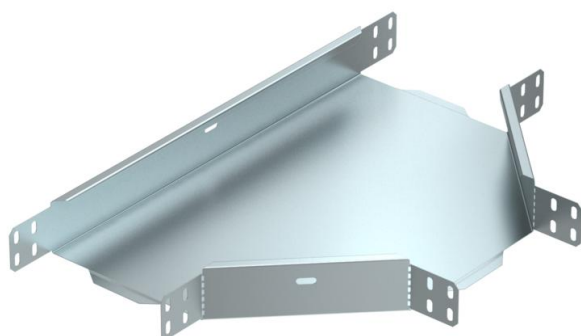

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043308
Тип	RT 640 FS RU
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	горизонтально
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	155 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043308



Размеры

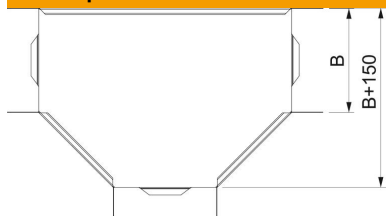

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен