


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6038110



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

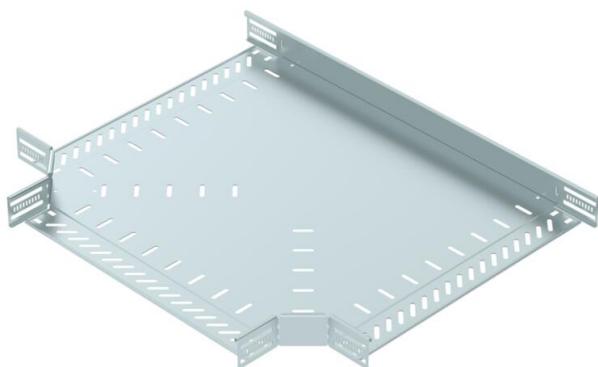

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 6038110 |
| Тип | RT 650 FS |
| Обозначение 1 | Т-образная секция |
| Обозначение 2 | для горизонт. кабельного лотка |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x500 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 399,7 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6038110



Размеры

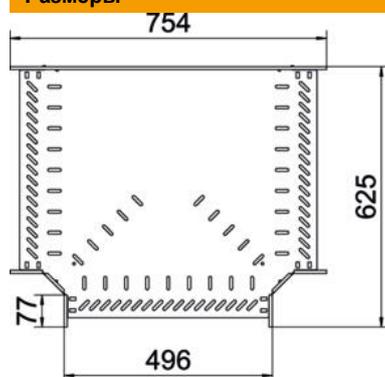

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 60 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Размер В | 500 мм |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Конструкция соединителей | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Диапазон рабочих температур макс. | 120 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -20 C |
| Конструкция для больших расстояний | нет |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах |
| Рекомендованное количество винтов | 24 Сталь |
| Толщина борта | 1,25 мм |