


Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 7003412



Т-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.

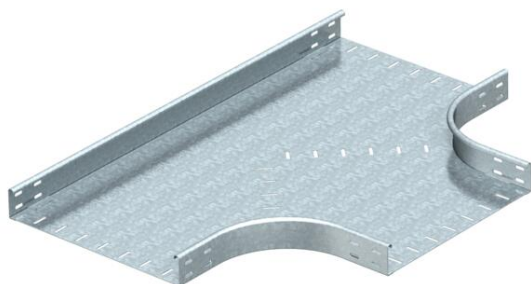

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7003412
Тип	RT 650 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	804 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 7003412



Размеры

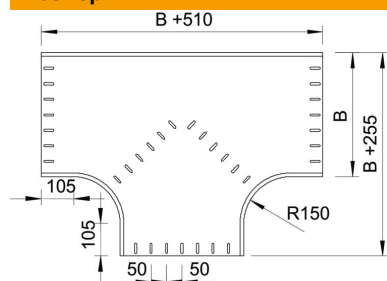

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,5 мм