


Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6038190



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.

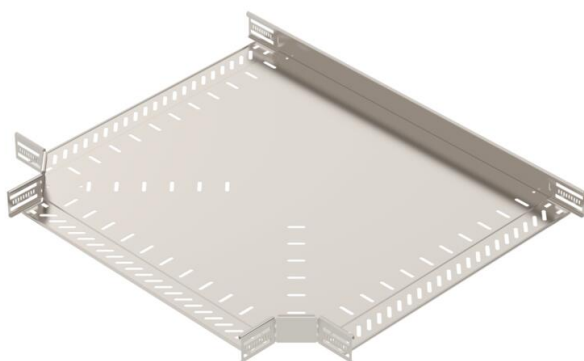

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6038190
Тип	RT 660 A4
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	513,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	44,6121 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6038190



Размеры

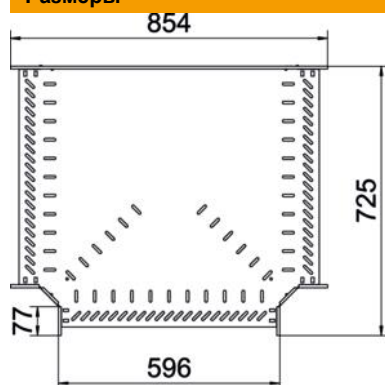

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Рекомендованное количество винтов	24 Сталь
Толщина борта	1,25 мм