


# Технический паспорт

## T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6038112



T-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.

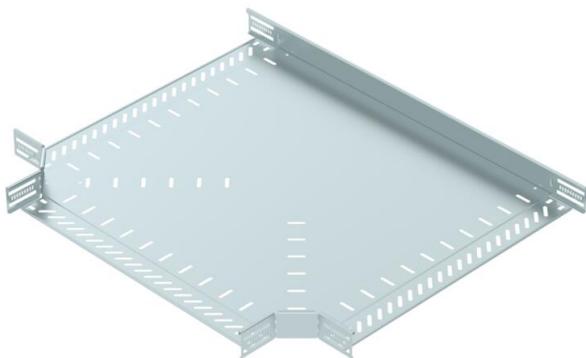

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6038112
Тип	RT 660 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	519 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6038112



### Размеры

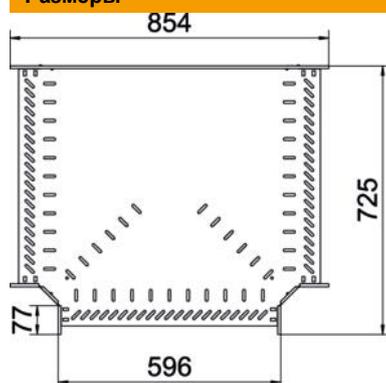

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	600 мм

### Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 С
Диапазон рабочих температур мин.	-20 С
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	24 Сталь
Толщина борта	1,25 мм