

Технический паспорт

Т-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 6038210



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6038210
Тип	RT 810 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	95,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,3214 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 6038210



Размеры

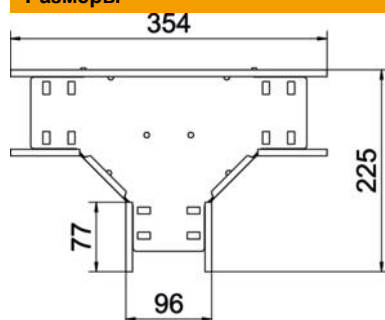

Ширина	100 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	0,8 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Диапазон рабочих температур макс.	120 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	на винтах/на зажимах
Рекомендованное количество винтов	21 Сталь
Толщина борта	1,25 мм