

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей

Артикульный номер: 6068162



Комплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6068162
Тип	RV 615 FS
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	20,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

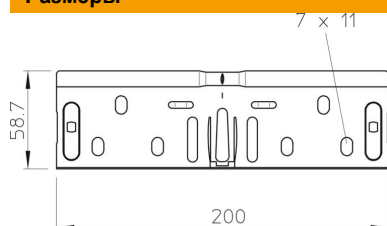

Размер	200 x 58,7
Длина	200 мм
Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	0,75 мм

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей

Артикульный номер: 6068162



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель