

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей

Артикульный номер: 6068189



Комплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6068189
Тип	RV 630 FS
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	24,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

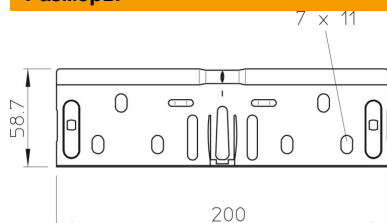

Размер	200 x 58,7
Длина	200 мм
Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	0,75 мм

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей

Артикульный номер: 6068189



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель