


Технический паспорт

Переходник/концевик 100 FS

Артикульный номер: 7111808

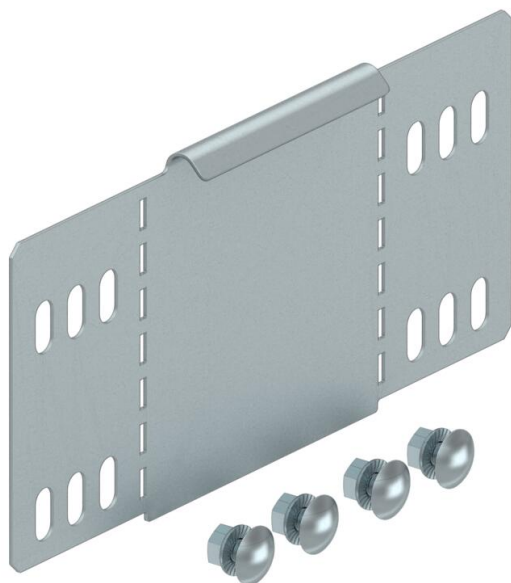

Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 100 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111808
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	д/напольного каб. лотка 100 мм
Производитель	OBO
Размер	100x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

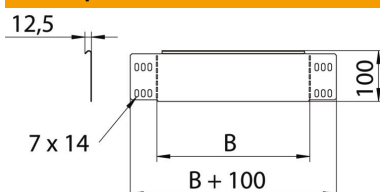

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	100 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм

Технический паспорт

Переходник/концевик 100 FS

Артикульный номер: 7111808



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Конструкция для больших расстояний	нет