


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111201

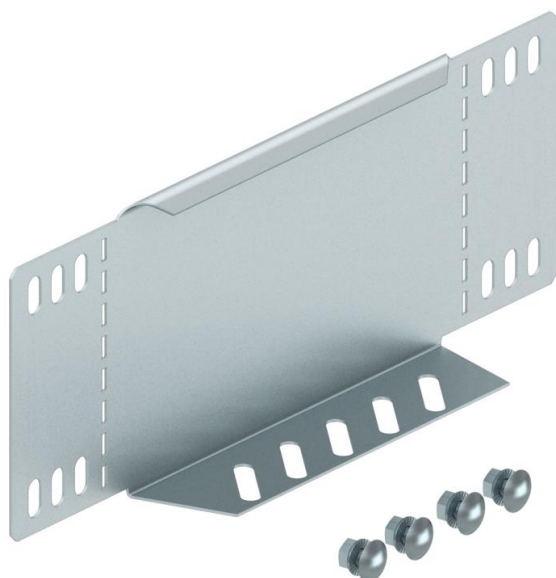

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111201
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x150
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	22,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111201



Размеры

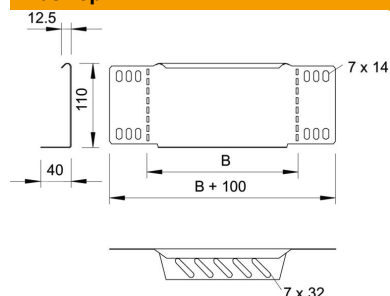

Ширина	150 мм
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	150 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет