


# Технический паспорт

## Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107471

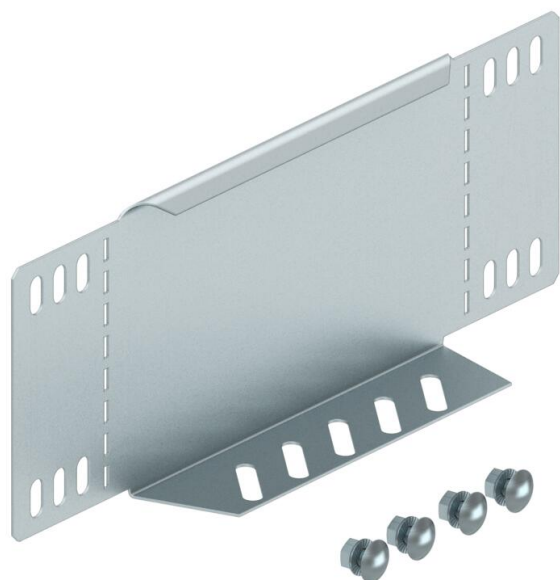

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7107471
Тип	RWEB 120 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,2897 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107471



## Размеры

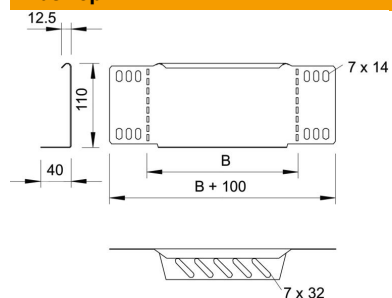

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет