


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111207

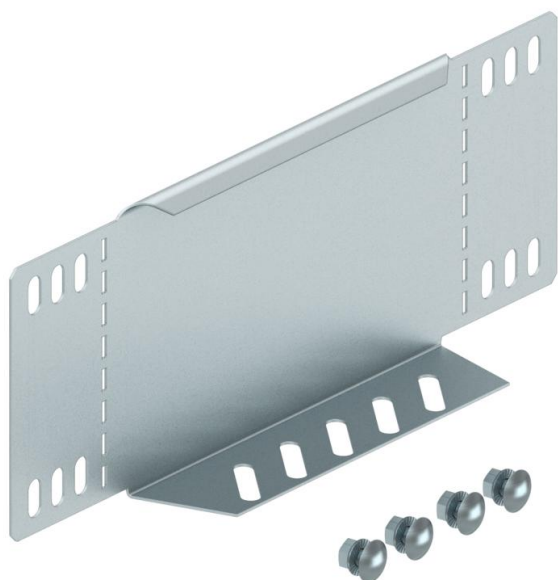

Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111207
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x200
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	29 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111207



Размеры

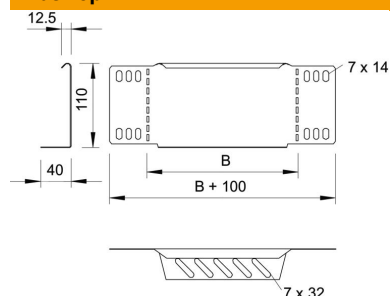

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет