


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111304

OBO
BETTERMANN

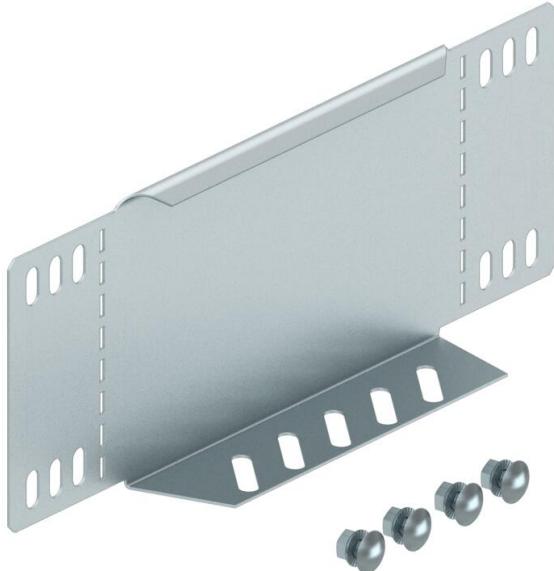

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

CE UK
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111304
Тип	RWEB 130 FS
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	ОВО
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,4233 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111304

OBO
BETTERMANN

Размеры

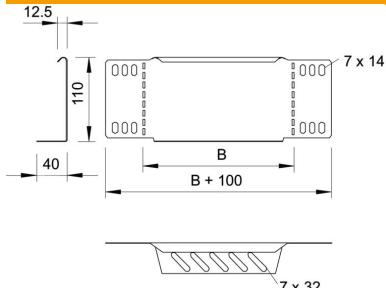

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, проравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет