


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107552

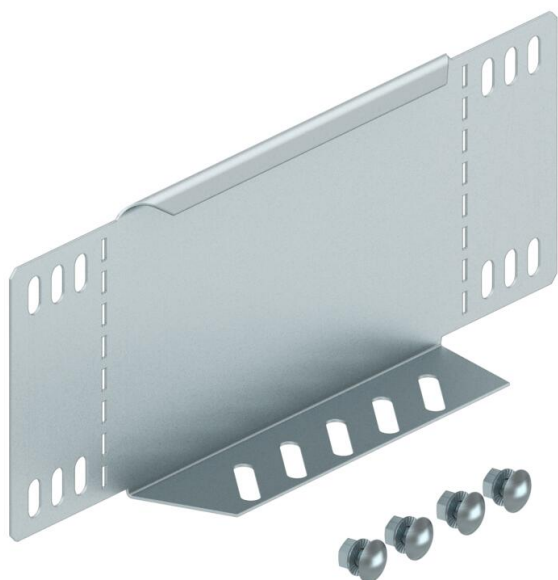

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7107552
Тип	RWEB 150 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,4741 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107552



Размеры

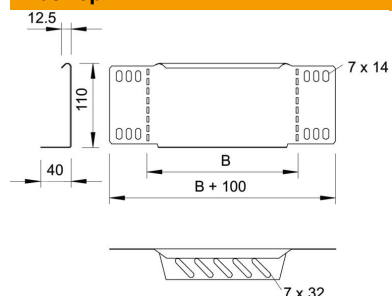

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет