


# Технический паспорт

## Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107560

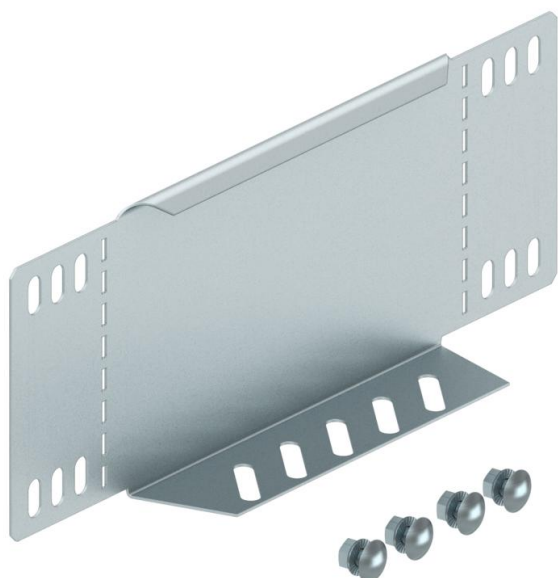

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7107560
Тип	RWEB 155 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x550
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	70,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107560



## Размеры

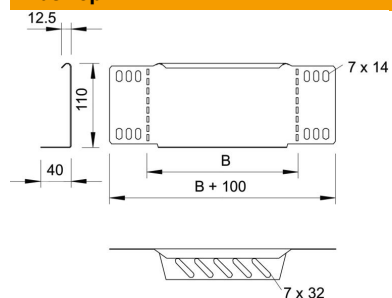

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	550 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет