


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111541

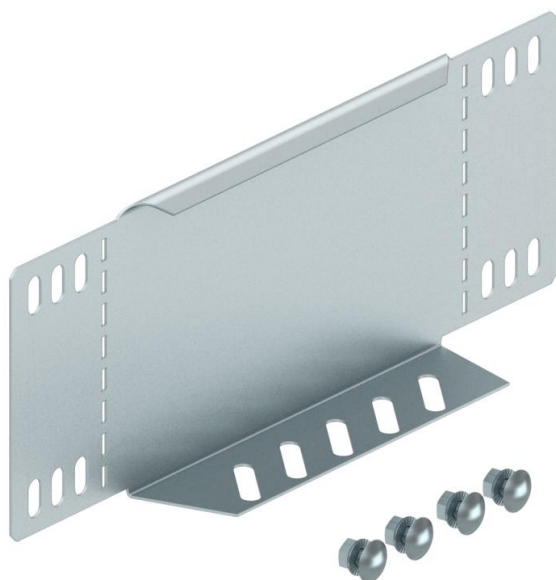

Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111541
Тип	RWEB 155 FS
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x550
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	70,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111541



Размеры

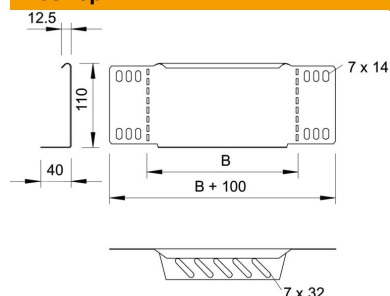

Ширина	550 мм
Ширина	22 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	550 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет