


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111740

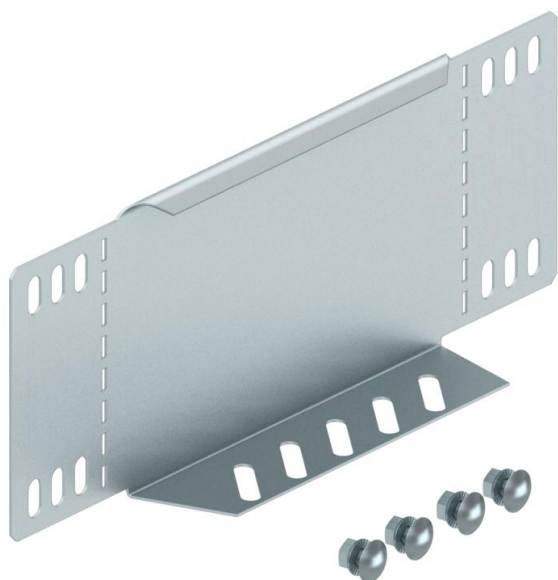

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с ширины лотка 150 мм основание имеет перфорацию. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111740
Тип	RWEB 160 FS
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	71 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 110 FS

Артикульный номер: 7111740



Размеры

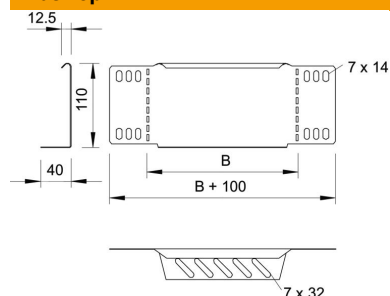

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет