


Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109156

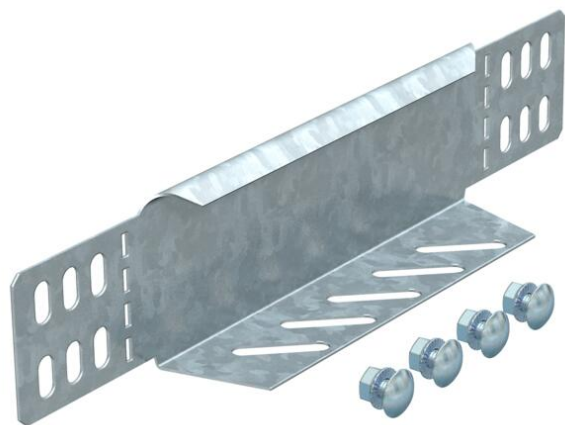

Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7109156
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

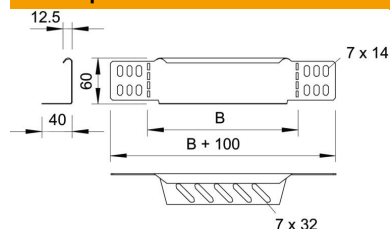

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109156



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет