


Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109612

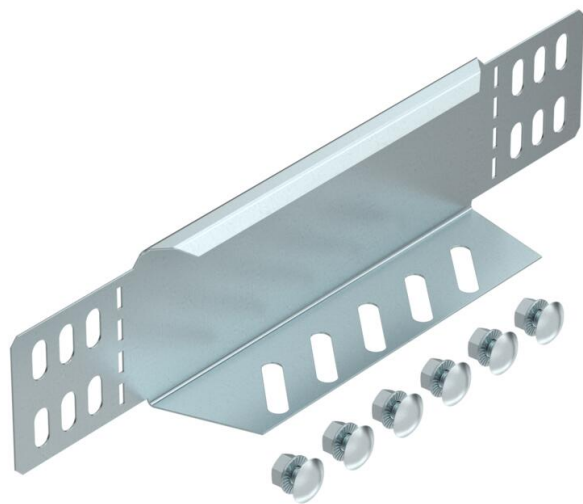

Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Переходник / Концевик для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7109612 |
| Тип | RWEB 615 FS RU |
| Обозначение 1 | Редукционный угол/заглушка |
| Обозначение 2 | для кабельного лотка |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x150 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 8,4 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109612



Размеры

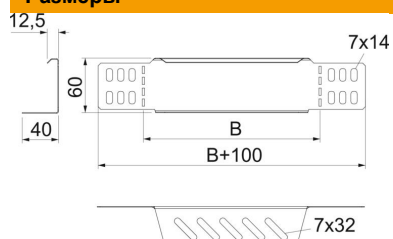

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 250 мм |
| Высота | 60 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер В | 150 мм |

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |