


# Технический паспорт

## Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109615

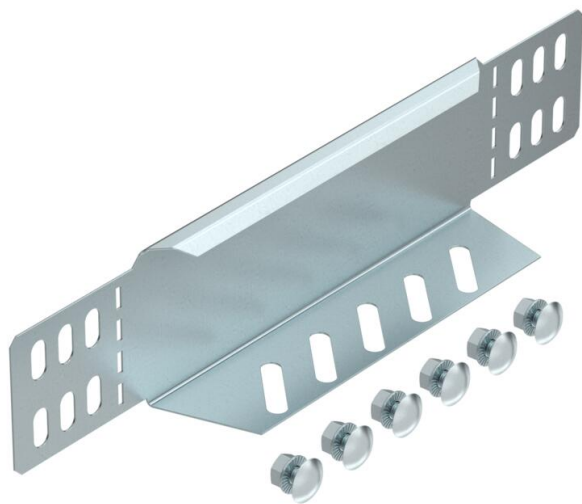

Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.  
Переходник / Концевик для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7109615
Тип	RWEB 630 FS RU
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109615



## Размеры

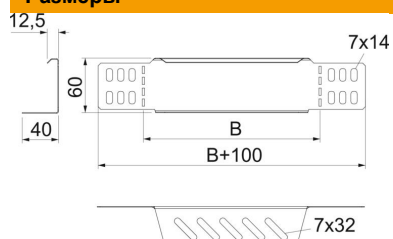

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер В	300 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет