

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109903



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7109903
Тип	RWEB 650 A2
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,0708 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

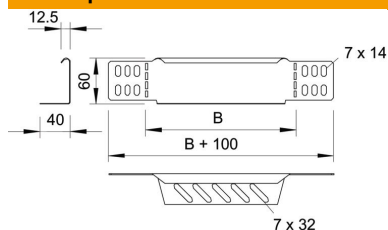

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	500 мм

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109903



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет