


Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109619

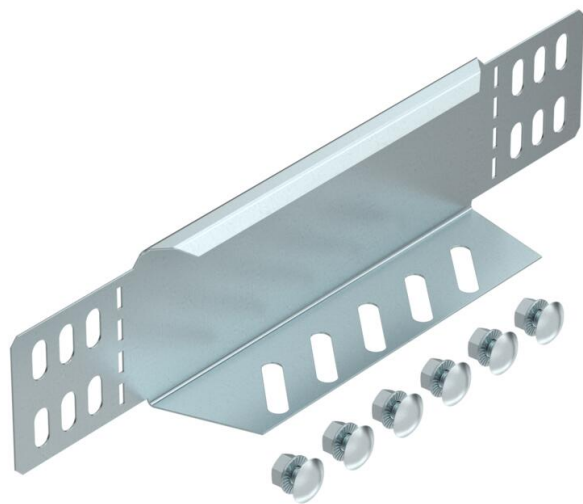

Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Переходник / Концевик для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7109619
Тип	RWEB 650 FS RU
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109619



Размеры

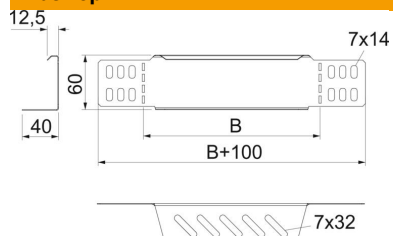

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет