


Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109621



Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Переходник / Концевик для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

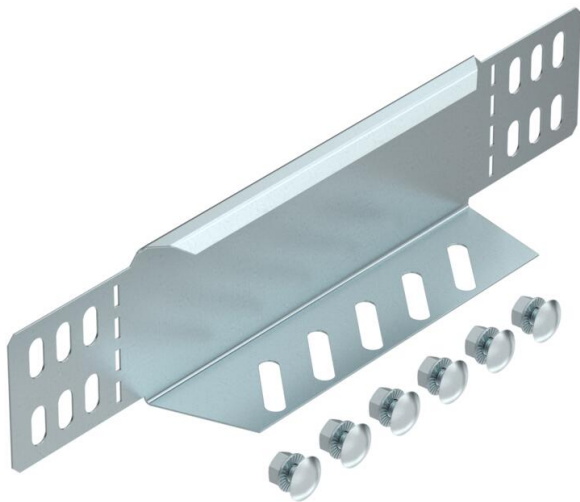

CE

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7109621
Тип	RWEB 660 FS RU
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Переходник/концевик 60 FS

Артикульный номер: 7109621



Размеры

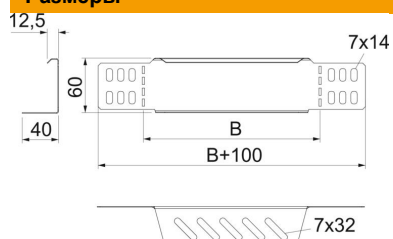

Ширина	700 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет