


# Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7107420

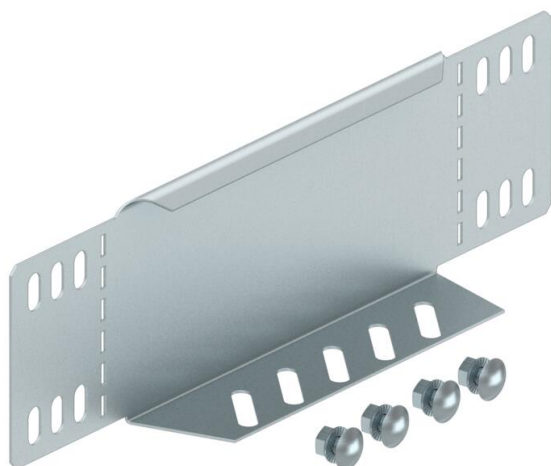

Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	7107420
Тип	RWEB 860 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	63 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,3738 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7107420



## Размеры

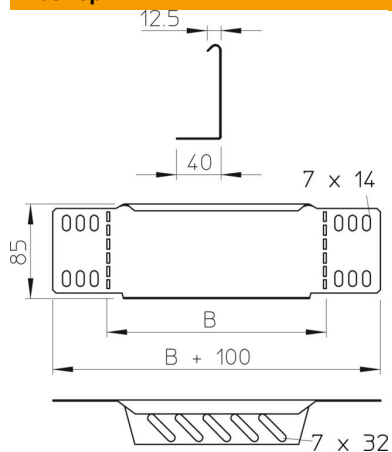

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	600 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет