


Технический паспорт

Угловой соединитель 60 А4

Артикульный номер: 6067664



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.

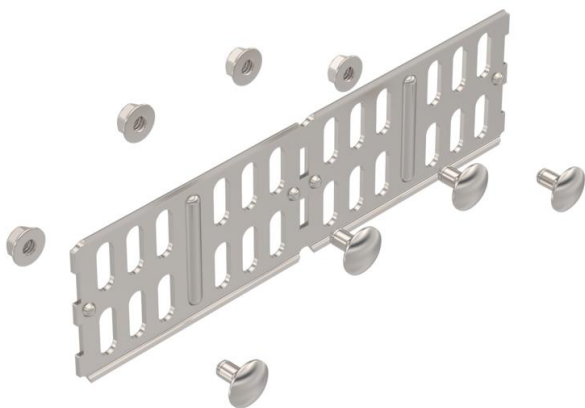


VA Нержавеющая высококачественная сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6067664
Тип	RWVL 60 A4
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x200
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	16,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

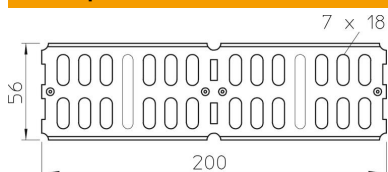

Размер	200 x 60
Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	2 мм

Технический паспорт

Угловой соединитель 60 А4

Артикульный номер: 6067664



Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель