

# Технический паспорт

## Стальная труба V4A

Артикульный номер: 2046752



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	2046752
Тип	S25W A4
Обозначение 1	Труба из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25, 3000mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Метр
Масса	59,2 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,9672 кг CO <sub>e</sub> / 1 Метр



# Технический паспорт

Стальная труба V4A

Артикульный номер: 2046752



## Размеры

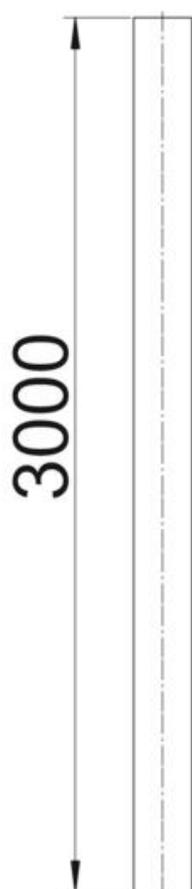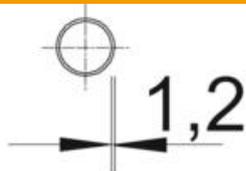

Длина	3 000 мм
Размер D	25 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	1 мм

# Технический паспорт

Стальная труба V4A

Артикульный номер: 2046752



## Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	очень тяжелый (4000 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 400 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	да
Установка на открытом воздухе	да
Код классификации	55571
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Ударпрочность	очень тяжелая (6,8/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да