

# Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046567



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя).



**St** Сталь

**PE50** PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

## Исходные данные

Артикульный номер	2046567
Тип	S25W SW
Обозначение 1	Стальная труба без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25, 3000mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	70,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,4354 кг CO <sub>e</sub> / 1 Метр



# Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046567



## Размеры

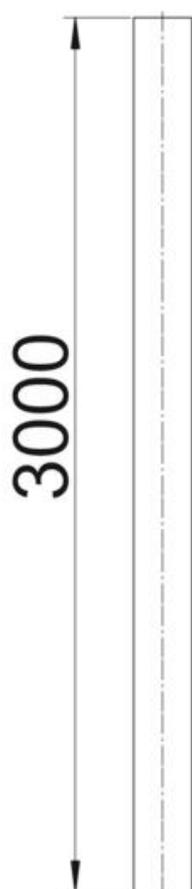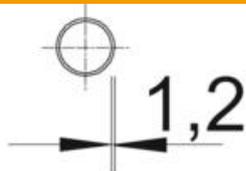

Длина	3 000 мм
Размер D	25 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M25
Размер t	1,2 мм

# Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046567



## Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	тяжелый (1250 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 250 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	нет
Установка на открытом воздухе	нет
Код классификации	44561
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	высокая (2,0 кг/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да