


Технический паспорт

Кабельный канал 2-секционный

Артикульный номер: 7400308



Кабельный канал для прокладки кабеля в стяжке.

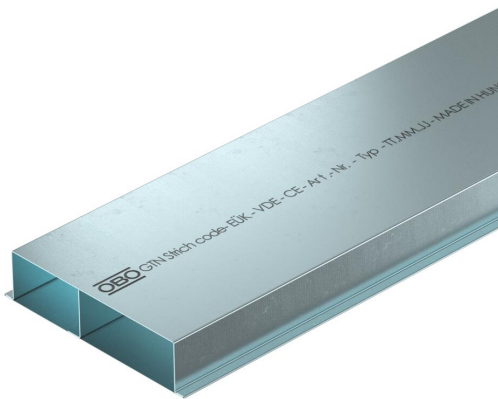

- St

Сталь
- FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные	
Артикульный номер	7400308
Тип	S2 19048
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	с 2 тягами
Производитель	OBO
Размер	2000x190x48
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	376 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	8,6764 кг COe / 1 Метр

 
Технический паспорт

Кабельный канал 2-секционный



Артикульный номер: 7400308

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	190 мм
Высота	48 мм
Размер a	80 мм
Размер b	110 мм
Размер h	48 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	1
Кол-во секций	2 Сталь
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	да
Область применения	Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка	нет
Высота канала мин.	48 мм
Полезное поперечное сечение	8556 мм ²
Съемная крышка	нет
Попереч. сечение секции a	3588 мм ²
Попереч. сечение секции b	4968 мм ²