

Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Артикульный номер: 7400328



Кабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400328
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	3-тяговый
Производитель	OBO
Размер	2000x250x38
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	466 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

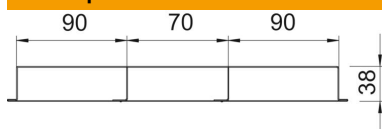

Длина	2 000 мм
Ширина	250 мм
Высота	38 мм
Размер a	90 мм
Размер b	70 мм
Размер h	38 мм

Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Артикульный номер: 7400328



Технические характеристики

Количество прочных перегородок	2
Кол-во секций	3 Сталь
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	да
Область применения	Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка	нет
Высота канала мин.	38 мм
Полезное поперечное сечение	8820 мм ²
Съемная крышка	нет
Попереч. сечение секции a	3168 мм ²
Попереч. сечение секции b	2484 мм ²