

Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Артикульный номер: 7400340



Кабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400340
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	3-тяговый
Производитель	OBO
Размер	2000x350x38
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	595 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

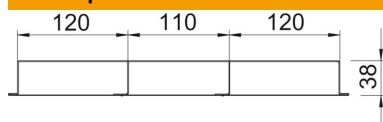

Длина	2 000 мм
Ширина	350 мм
Высота	38 мм
Размер a	120 мм
Размер b	110 мм
Размер h	38 мм

Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Артикульный номер: 7400340



Технические характеристики

Количество прочных перегородок	2
Кол-во секций	3 Сталь
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	да
Область применения	Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка	нет
Высота канала мин.	38 мм
Полезное поперечное сечение	12420 мм ²
Съемная крышка	нет
Попереч. сечение секции a	4248 мм ²
Попереч. сечение секции b	3924 мм ²