


Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный

Артикульный номер: 7400344



Кабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.

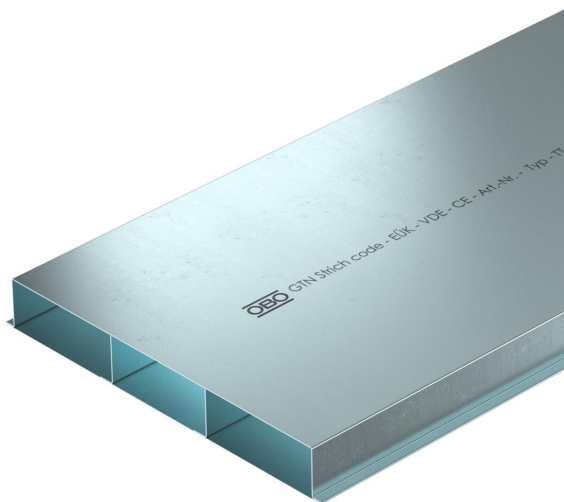

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400344
Тип	S3 35048
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	3-тяговый
Производитель	OBO
Размер	2000x350x48
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	607 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	14,2461 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный канал 3-секционный



Артикульный номер: 7400344

Размеры

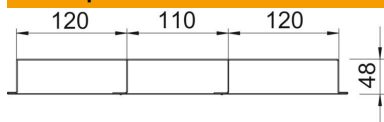

Длина	2 000 мм
Ширина	350 мм
Высота	48 мм
Размер a	120 мм
Размер b	110 мм
Размер h	48 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	2
Кол-во секций	3 Сталь
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	да
Область применения	Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка	нет
Высота канала мин.	48 мм
Полезное поперечное сечение	15870 мм ²
Съемная крышка	нет
Попереч. сечение секции a	5428 мм ²
Попереч. сечение секции b	5014 мм ²