


Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046571

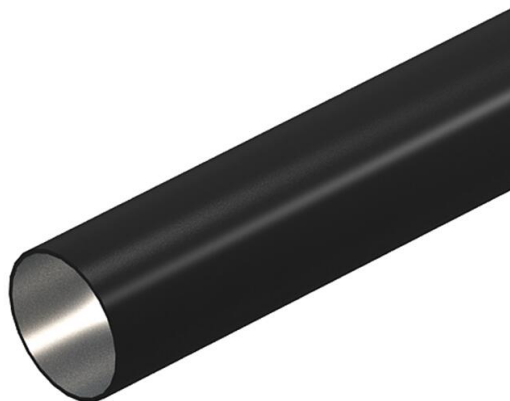

Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 2 класса (средняя).



Сталь



PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046571
Тип	S63W SW
Обозначение 1	Стальная труба без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø63, 3000mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxid
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	9
Единица расхода	Метр
Масса	223 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,2906 кг COe / 1 Метр

Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046571



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	63 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M63
Размер t	1,2 мм



Технический паспорт

Стальная труба с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046571



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	тяжелый (1250 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 250 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	нет
Установка на открытом воздухе	нет
Код классификации	44561
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	высокая (2,0 кг/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да