

Технический паспорт

Фиксатор для перекладины лотка

Артикульный номер: 6007498



Комплект для крепления монтажного профиля типа MS4022 на стальном каркасе.
Комплект состоит из двух траверс, 2 винтов с полукруглой головкой M8 x 16 мм и 4 винтов с шестигранной головкой с острием M10 x 30.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6007498
Тип	SAA MS4022 FT
Обозначение 1	Фиксатор перекладин
Обозначение 2	с болтом M10 со ступен. концом
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	82,6 кг
Единица веса	кг/100 пар
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,023 кг CO ₂ e / 2 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор для перекладины лотка

Артикульный номер: 6007498



Размеры

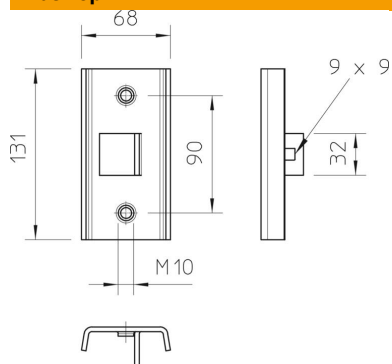

Высота | 130 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	нет
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
Угловой диапазон мин.	0 мм