

Технический паспорт

Фиксатор для перекладины

Артикульный номер: 6007496



Комплект для крепления монтажного профиля тип MS4022 на стойках IS 8. Комплект состоит из 2-х креплений для перекладин, 2-х болтов с шестигранной головкой M8 x 16 мм и 4-х болтов с шестигранной головкой M10 x 25 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6007496
Тип	SA MS4022 FT
Обозначение 1	Фиксатор перекладин
Обозначение 2	с шестигранным болтом M10x30
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	84 кг
Единица веса	кг/100 пар
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,3138 кг CO ₂ e / 2 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор для перекладины

Артикульный номер: 6007496



Размеры

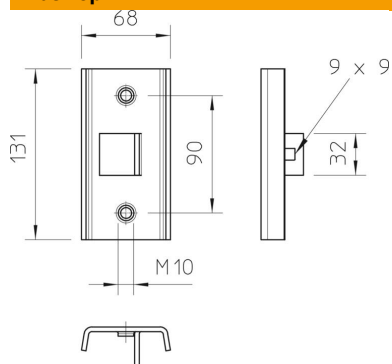

Высота | 130 мм

Технические характеристики

Исполнение	Klemmkopfplatte
Подходит для потолочного крепления	нет
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
Угловой диапазон мин.	0 мм