

Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046762



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046762
Тип	SB25W A4
Обозначение 1	Дуга из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	20,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1664 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046762



Размеры

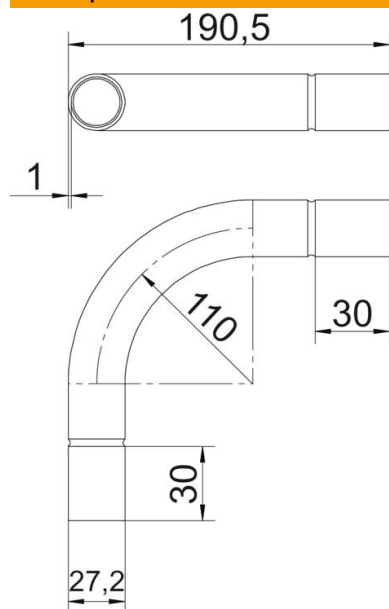

Размер A	40 мм
Размер B	190,5 мм
Размер D	27,2 мм
Размер d	25,2 мм
Размер l	30 мм
Размер m (мм)	M25
Размер R	110 мм
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	25 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 °C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 °C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет