

Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046764

OBO
BETTERMANN

Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046764
Тип	SB40W A4
Обозначение 1	Дуга из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø40mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	61,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,786 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

OBO
BETTERMANN

Артикульный номер: 2046764

Размеры

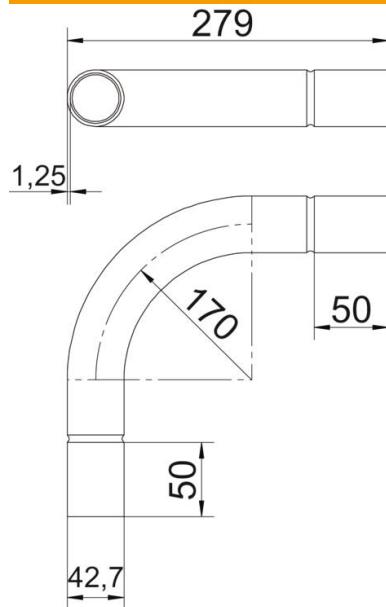

Размер A	50 мм
Размер B	279 мм
Размер D	42,7 мм
Размер d	40,2 мм
Размер I	40 мм
Размер m (мм)	M40
Размер R	170 мм
Размер t	1,25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	40 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сatinированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 С
Диапазон рабочих температур мин.	-45 С
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет