

Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия без резьбы

Артикульный номер: 2046016



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu

Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046016
Тип	SB40W ALU
Обозначение 1	Дуга из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø40mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	22,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия без резьбы

Артикульный номер: 2046016



Размеры

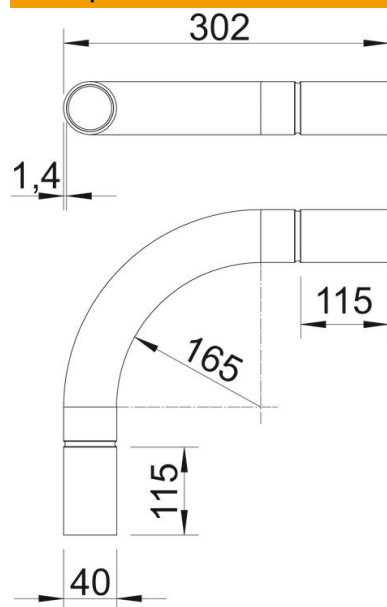

Размер A	115 мм
Размер B	302 мм
Размер D	40,2 мм
Размер I	50 мм
Размер m (мм)	M40
Размер R	145 мм
Размер t	1,4 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	40 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет