

Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046765



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046765
Тип	SB50W A4
Обозначение 1	Дуга из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø50mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	79,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,7785 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046765



Размеры

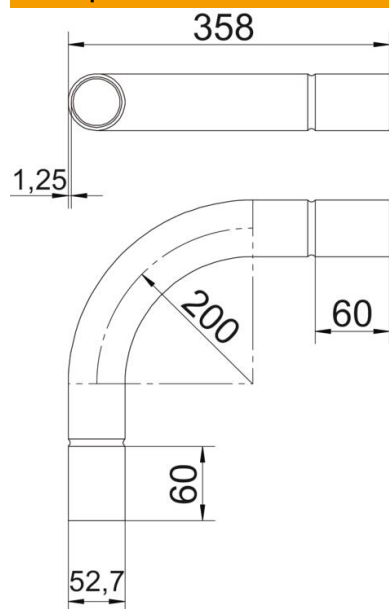

Размер A	60 мм
Размер B	358 мм
Размер D	52,7 мм
Размер d	50,2 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M50
Размер R	200 мм
Размер t	1,25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	50 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет