

Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикульный номер: 2046048



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046048
Тип	SBM63W ALU
Обозначение 1	Дуга из алюминия
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M63x1,5
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Шт.
Масса	78,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикульный номер: 2046048



Размеры

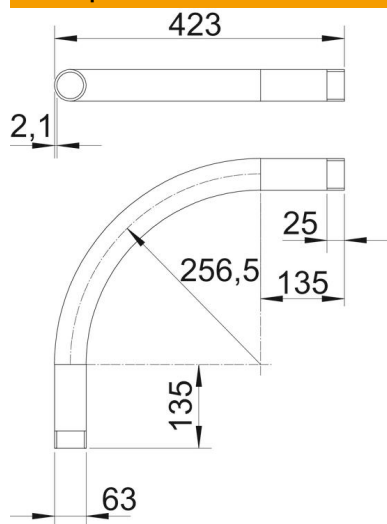

Размер A	135 мм
Размер B	423 мм
Размер D	63 мм
Размер I	25 мм
Размер m (мм)	M63
Размер R	256,5 мм
Размер t	2,1 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	63 мм
Резьба	M63x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет