

Технический паспорт

Монтажная лента

Артикульный номер: 6490192



Монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления кабелей к кабеленесущим системам.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

K С пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6490192
Тип	SBR 8 A2K
Обозначение 1	Монтажная лента
Обозначение 2	1 рулона по 2x 20 м
Производитель	OBO
Размер	8x0,3
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	40
Единица расхода	Метр
Масса	1,704 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Монтажная лента

Артикульный номер: 6490192



Размеры

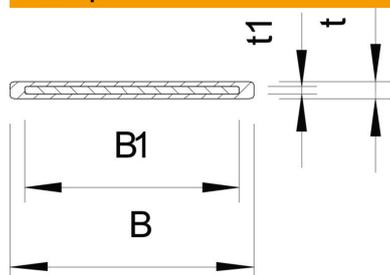

Размер	8,0 x 0,3
Размер B	9,3 мм
Размер B1	8 мм
Размер t	1 мм
Размер t1 (мм)	0,3

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	1,16 кН